

Catálogo WEG Pinturas


# GUÍA DE DILUCIÓN E CATÁLISIS

## REPINTADO AUTOMOTRIZ





**BARNIZ UHT  
W-79**

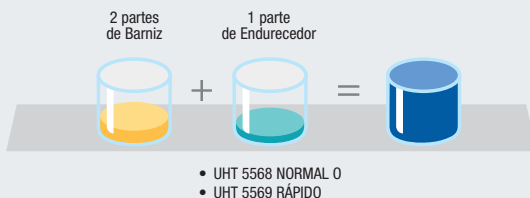


1/2 + 1 Pasada con intervalo de 5 a 10 minutos - 30 a 40 micras.

Toque: 10 a 20 minutos a 25°C.

Manoseo: 4 a 5 horas.  
Final: 24 horas.



**BARNIZ UHT  
W-50**

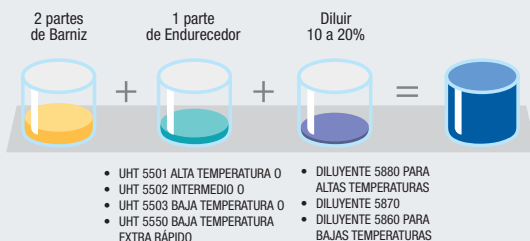


2 - 3 Pasadas de 30 a 40 micras.

Toque: 30 minutos.  
Manoseo: 3 a 4 horas.  
Final: 24 horas.



**PRIMER UHT  
W-50**

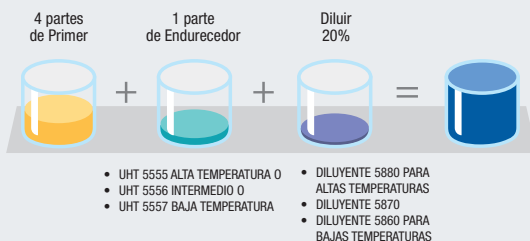


2 - 3 Pasadas de 30 a 40 micras.

Toque: 5-10 minutos.  
Manoseo: 20-30 minutos.  
Final: 4 horas.



**BARNIZ HT  
W-30**

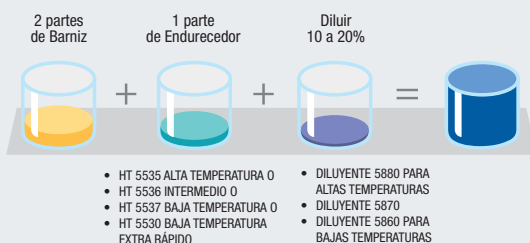

2 - 3 Pasadas de 20 a 35 micras.

Toque: 5-10 minutos.  
Manoseo: 3 a 4 horas.  
Final: 24 horas.



**BARNIZ HT  
W-20**




- HT 5521 ALTA TEMPERATURA 0
- HT 5522 INTERMEDIO

2 - 3 Pasadas de 20 a 35 micras.

Toque: 10-15 minutos.  
Manoseo: 3 a 4 horas.  
Final: 24 horas.



**PRIMER HT  
W-30 2K**

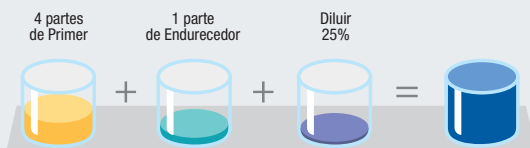


- HT 5532 INTERMEDIO 0
- HT 5533 BAJA TEMPERATURA
- DILUYENTE 5880 PARA ALTAS TEMPERATURAS
- DILUYENTE 5870
- DILUYENTE 5860 PARA BAJAS TEMPERATURAS

2 - 3 Pasadas de 30 a 40 micras.

Toque: 5-10 minutos.  
Manoseo: 1 a 2 horas.  
Final: 90 minutos.



**PRIMER WET HT**

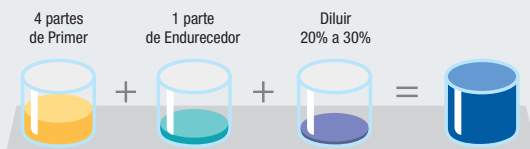

- HT 5582 ALTA TEMPERATURA 0
- HT 5583 INTERMEDIO 0
- HT 5584 BAJA TEMPERATURA
- DILUYENTE 5880 PARA ALTAS TEMPERATURAS
- DILUYENTE 5870
- DILUYENTE 5860 PARA BAJAS TEMPERATURAS

2 - 3 Pasadas de 30 a 40 micras.

Toque: 5-10 minutos.  
Manoseo: 1 a 2 horas.  
Final: 4 horas.



**BARNIZ PU ST  
3001**




- ST 5506 BAJA TEMPERATURA 0
- ST 5507 INTERMEDIO

2 - 3 Pasadas de 20 a 30 micras.

Toque: 10-15 minutos.  
Manoseo: 3 a 4 horas.  
Final: 24 horas.



**BARNIZ ST  
W-10**

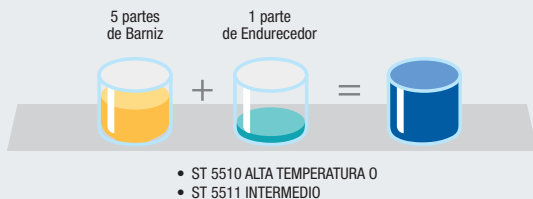

2 - 3 Pasadas de 20 a 30 micras.  
Toque: 10-15 minutos.  
Manoseo: 3 a 4 horas.  
Final: 24 horas.




**BARNIZ ST  
2051**



2 - 3 Pasadas de 20 a 25 micras.  
Toque: 10-15 minutos.  
Manoseo: 3 a 4 horas.  
Final: 24 horas.




**BARNIZ ST  
W-41**

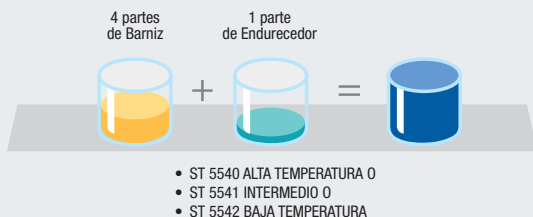

2 - 3 Pasadas de 20 a 35 micras.  
Toque: 10-15 minutos.  
Manoseo: 3 a 4 horas.  
Final: 24 horas.



**SEALER ST**

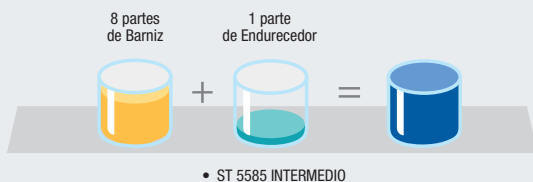

2 - 3 Pasadas de 20 a 30 micras.  
Toque: 10-15 minutos.  
Manoseo: 20-30 minutos.  
Final: 4 horas.



**PRIMER MULTI ST**

8 partes  
de Primer



+

1 parte  
de Endurecedor



+

Diluir  
10% a 20%



=



- ST 5585 INTERMEDIO

- DILUYENTE 5880 PARA ALTAS TEMPERATURAS
- DILUYENTE 5870
- DILUYENTE 5860 PARA BAJAS TEMPERATURAS

2 - 3 Pasadas  
de 20 a 30 micras.

Toque: 5-10 minutos.  
Manoseo: 1 a 2 horas.  
Final: 4 horas.



**PRIMER ST  
W-10**

5 partes  
de Primer



+

1 parte  
de Endurecedor



+

Diluir  
20% a 30%



=



- ST 5508 ALTA TEMPERATURA
- ST 5509 INTERMEDIO

- DILUYENTE 5880 PARA ALTAS TEMPERATURAS
- DILUYENTE 5870
- DILUYENTE 5860 PARA BAJAS TEMPERATURAS

2 - 3 Pasadas  
de 20 a 30 micras.

Toque: 5-10 minutos.  
Manoseo: 1 a 2 horas.  
Final: 4 horas.



**PRIMER ST  
2081**

8 partes  
de Primer



+

1 parte  
de Endurecedor



+

Diluir  
10% a 20%



=



- ST 5581 INTERMEDIO

- DILUYENTE 5880 PARA ALTAS TEMPERATURAS
- DILUYENTE 5870
- DILUYENTE 5860 PARA BAJAS TEMPERATURAS

2 - 3 Pasadas  
de 30 a 40 micras.

Toque: 5-10 minutos.  
Manoseo: 20-30 minutos.  
Final: 4 horas.



**PRIMER ST  
W-41**

4 partes  
de Barniz



+

1 parte  
de Endurecedor



=




- ST 5545 INTERMEDIO 0
- ST 5546 BAJA TEMPERATURA

2 - 3 Pasadas  
de 30 a 40 micras.

Toque: 10-15 minutos.  
Manoseo: 20-30 minutos.  
Final: 4 horas.




**BARNIZ W-FAST**

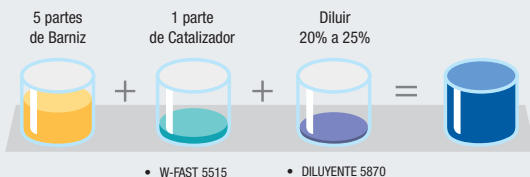

2 - 3 Pasadas de 20 a 35 micras.  
 Toque: 15-20 minutos.  
 Manoseo: 30-50 minutos.  
 Final: 90 minutos.




**PRIMER W-FAST**

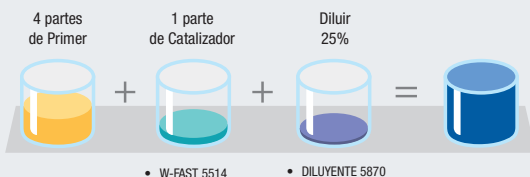

2 - 3 Pasadas de 30 a 40 micras.  
 Toque: 5-10 minutos.  
 Manoseo: 20-30 minutos.  
 Final: 90 minutos.  
*Para acelerar el secado, use el W-FAST APR con catálisis 2:1:1.*  
 Final: 20-30 minutos.




**W-MIX PU SD**

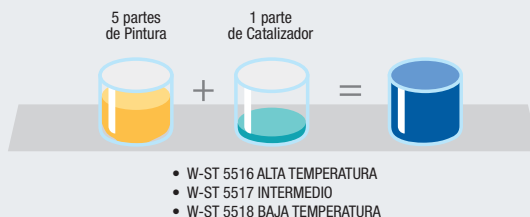

2 a 3 pasadas con intervalo de 5 a 10 minutos.  
 Aire:  
 Toque: 15-30 minutos.  
 Manoseo: 6 horas.  
 Final: 24 horas.



**W-MIX PU SDP**

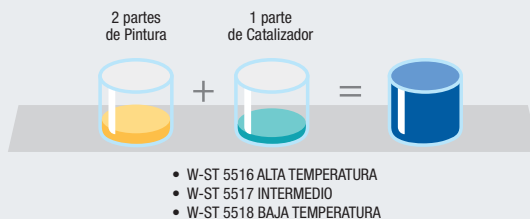

2 a 3 pasadas con intervalo de 5 a 10 minutos.  
 Aire:  
 Toque: 15-30 minutos.  
 Manoseo: 6 horas.  
 Final: 24 horas.



**W-MIX  
POLIESTER**

Listo para usar



3 a 4 pasadas  
con intervalo de 5 a 10  
minutos.

Aire:  
10 a 20 minutos



**W-MIX  
LACA SL**

Pintura

Diluir  
100%



• DILUYENTE SL 15

3 a 4 pasadas  
con intervalo de 5 a 10  
minutos.

Aire:  
Toque: 5-10 minutos.  
Manoseo: 2 horas.  
Final: 12 a 16 horas.



**W-MIX  
SINTÉTICO SS**

Pintura

Diluir  
30%



• DILUYENTE SL 20

2 a 3 pasadas  
con intervalo de 5 a 10  
minutos.

Aire:  
Toque: 5-10 minutos.  
Manoseo: 4 horas.

Estufa:  
Flash Off: 10-15 minutos.  
Ciclo: 30 minutos a 60°C.  
Final: 24 horas.



**W-CAR  
POLIURETANO**

3 partes  
de Pintura

1 parte  
de Catalizador

Diluir  
10% a 20%



• 5516 ALTA TEMPERATURA 0  
• 5517 INTERMEDIO 0  
• 5518 BAJA TEMPERATURA

• DILUYENTE 5880 PARA  
ALTAS TEMPERATURAS  
• DILUYENTE 5870  
• DILUYENTE 5860 PARA  
BAJAS TEMPERATURAS

2 a 3 pasadas con  
intervalo de 5 a 10  
minutos cada.

Aire:  
5-10 min.  
Manoseo: 2 horas.

Estufa:  
Flash Off: 10-15 min,  
ciclo 30 min a 60°C.  
Final: 24 horas.



**W-CAR  
POLIÉSTER**




3 a 5 pasadas  
con intervalo de 5 a 10  
minutos.

Aire:  
10 a 20 minutos.



**W-CAR LACA  
NITROCELULOSA**

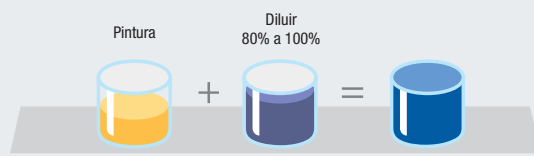


3 a 4 pasadas  
con intervalo de 5 a 10  
minutos.

Aire:  
Toque: 5-10 minutos.  
Manoseo: 2 horas.  
Final 12 a 16 horas.



**W-CAR  
SINTÉTICO**

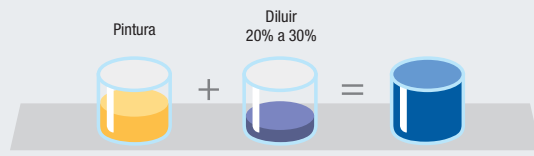

2 a 3 pasadas con  
intervalo de 5 a 10  
minutos.

Aire:  
Toque: 10 a 15 minutos.  
Manoseo: 4 horas.  
*Para acelerar el  
secado, use el  
ENDURECEDOR ST  
5512 catálisis 6:1.*  
Final: 24 horas.



**WASH  
PRIMER ST**




1 - 2 Pasadas  
de 10 a 20 micras.

Toque: 5-15 minutos.  
Manoseo: 15-20 minutos.  
Final: 20 - 30 minutos.





**PRIMER  
UNIVERSAL ST**

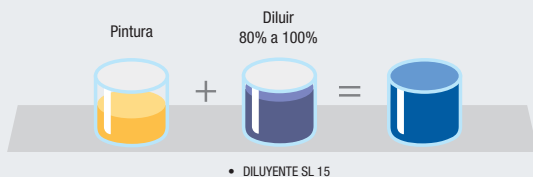

15 a 25 micras por pasada

Toque: 15 minutos.  
Manoseo: 20-30 minutos.  
Final: 2 horas.



**NEGRO MATE  
VINILICO ST**




10 a 20 micras por pasada

1 a 2 pasadas con intervalo de 5 a 10 minutos.

Aire:  
20-30 minutos para la aplicación del primer.




**MASILLA  
POLIÉSTER ST**

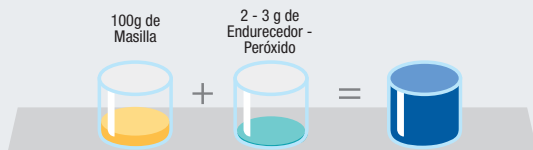

Manoseo:  
10 - 15 minutos.  
Final: 20 a 30 minutos



**MASILLA  
POLIÉSTER LIGHT ST**

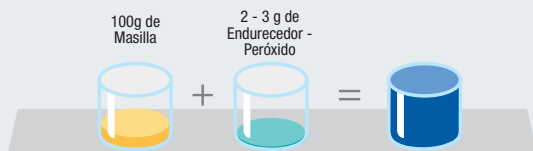

Manoseo:  
20 - 30 minutos.



**LIQUIDO DE ENMASCARAMIENTO ST**

Listo para usar

 


Aire:  
20-30 minutos.



**VEDA CAPÓ ST**

100g de sellador adhesivo + 15g de Endurecedor Veda Capó




Manoseo: 4 horas.  
Final: 24 horas.



**ADHESIVO PLÁSTICO LIGHT ST**

 100g de adhesivo + 20 gotas de Endurecedor - Peróxido de MEK (líquido)



80 a 140 micras por pasada.  
Toque: 10-15 minutos.  
Manoseo: 20-30 minutos.  
Final: 40-60 minutos.



**ADHESIVO PLÁSTICO ST**


100g de adhesivo + 20 gotas de Endurecedor - Peróxido de MEK (líquido)



80 a 120 micras por pasada.  
Toque: 10-15 minutos.  
Manoseo: 20-30 minutos.  
Final: 60-80 minutos.



**ADHESIVO DE LAMINACIÓN ST**

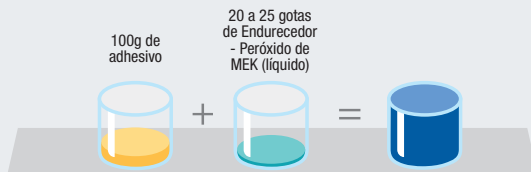

40 a 80 micras por pasada.

Toque: 10-15 minutos.  
Manoseo: 30-45 minutos.  
Final: 120 minutos.



**MASILLA ANTI-RUIDO ST**



1 a 3 pasadas con 40 a 100 micras.

Toque: 40-60 minutos.  
Manoseo: 120-140 minutos.  
Final: 24 horas.



**MASILLA RÁPIDA ST**



30 a 60 micras por pasada.

Toque: 10-15 minutos.  
Manoseo: 20-30 minutos.  
Final: 40-60 minutos.

Conozca las operaciones mundiales de WEG



[www.weg.net](http://www.weg.net)

PINTURAS



 +55 (47) 3276.4000

 tintas@weg.net

 Guaramirim - SC - Brasil 📞 (47) 3276.4000

Mauá - SP - Brasil 📞 (11) 4547.6100

Cabo de Santo Agostinho - PE - Brasil 📞 (81) 3512.3000

Buenos Aires - Argentina 📞 +54 (11) 4299.8000

Hidalgo - México 📞 +52 (55) 5321.4231

Cód: 50051645 | Rev: 04 | Fecha (m/a): 10/2020

Sujeto a alteraciones sin previo aviso.  
Las informaciones contenidas son valores de referencia.