

CÂMERA WCAM AN-M022-D31



Principais Características

Câmeras IP
Câmeras Analógicas
Gravadores
HDs
Switch
Complementos

1080
FULL HD

Imagens de **alta nitidez** com resolução de 2MP 1080p Full HD



Global Shutter - Captura de objetos em movimento livre de distorções

4
em 1

AHD / HDTV I / HDCVI / CVBS



Grau de **proteção IP66**
Resistente à poeira e à chuva



Benefícios

A **linha WCAM** é uma solução completa, que leva a confiabilidade da marca WEG para cuidar do que é mais importante para você, contando com **câmeras analógicas, câmeras IP, gravadores DVRs e NVRs e HDs** de última geração para a gravação de vídeo. Conte com a **segurança** de ter a sua residência, condomínio, comércio ou indústria, **monitorados 24 horas por dia, 7 dias por semana**. Além de poder contar com um sistema robusto e confiável de gravação, com o aplicativo WCAM você acompanha tudo o que está acontecendo em tempo real, diretamente em seu smartphone.



A tecnologia **Night Color** possibilita a captura de imagens coloridas em alta definição, mesmo em ambientes onde há pouca iluminação, identificando rostos, objetos e movimentos com precisão.

WCAM

www.weg.net/wcam



Especificações técnicas

Código WEG - 16994350

Sensor de imagem	1/2.9" Progressivo CMOS
Pixels efetivos	1920 (H) x 1080 (V)
Linhas horizontais	1920 (H)
Resolução	Full HD: 2MP – 1080p
Lente	2,8 mm
Ângulo de visão horizontal	102,4°
Ângulo de visão vertical	57,6°
Alcance iluminação LED	30 m
LED Inteligente	Sim
Quantidade de LEDs	2
Formato de vídeo	PAL/NTSC
Protocolos de vídeo	AHD / HDTVI / HDCVI / CVBS
Mudança de protocolo	Via botão seletor
Relação sinal/ruído	>48 dB
Sensibilidade	0.01 Lux (F1.2, AGC ON)
Obturador	Global Shutter
Dia e Noite	Automático (Ajustável), Colorido

Características Complementares

Controle Automático de Ganho (AGC)	ON
Compensação de Luz de Fundo (BLC)	Suporte / Ajustável
Balanco do Branco (AWB)	Suporte / Ajustável
Digital Wide Dynamic Range (DWDR)	Suporte / Ajustável
Modo de imagem	Interno / Externo
Ajuste de imagem	Nitidez / Brilho / Contraste / Saturação / 2D/3D DNR
Função espelho	Rotação Horizontal e Vertical
Idioma menu OSD	Português / Inglês
Máscara de privacidade	Até 4 Áreas
Redução Digital de Ruído	2D/3D DNR - Ajustáveis

Conexões

Saída de vídeo	75 Ω BNC fêmea
Alimentação	Conector P4 fêmea



CÂMERA WCAM AN-M022-D31

Características elétricas

Código WEG - 16994350

Tensão	12 Vdc
Consumo máximo de potência	4.5 W (12 Vdc, IR ON)
Consumo máximo de corrente	375 mA
Range de tensão	±10% (10,8 ~13,2Vdc)


Características mecânicas

Dimensões (L x A x P) (mm)	111 x 95 x 111
Peso	350 g
Cor case	Branco
Tipo case / material	Dome / Metálico
Grau de proteção	IP66
Local de instalação	Interno / Externo

Características Ambientais

Temperatura de operação	-10 °C ~55 °C
Umidade relativa de operação	<85% RH

Dimensões (mm)

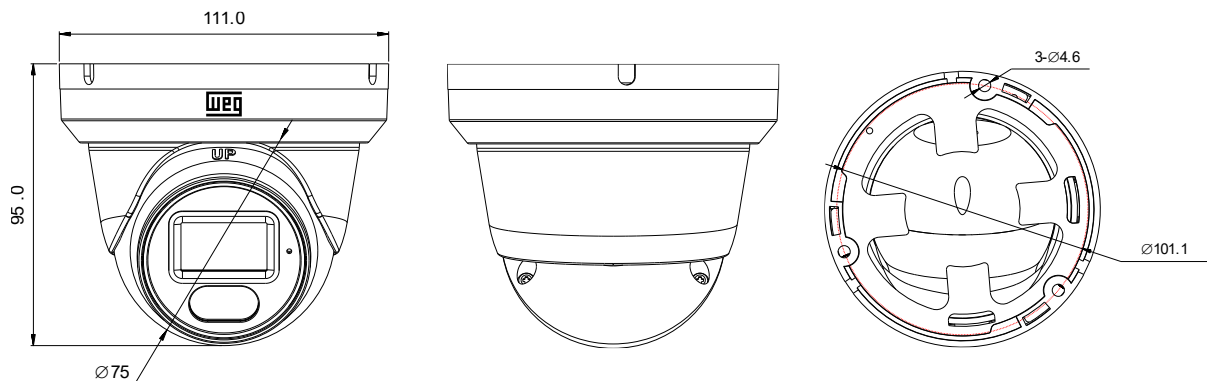

Suporte técnico via telefone: 0800 701 0701



Site
Institucional



Fale
Conosco



Onde
Comprar

WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A. - AUTOMAÇÃO
Rua Venâncio da Silva Porto, 399 - Jaraguá do Sul/SC - CEP: 89252-230
CNPJ: 07.175.725/0012-12 | Site: www.weg.net | E-mail: automacao@weg.net



Aplicativo WCAM

Com o aplicativo WCAM você está no controle! Acompanhe todo o seu sistema de segurança, em tempo real e de onde você estiver.

