

FECHADURA DE SOBREPOR STANDALONE WHOME

MANUAL DE INSTALAÇÃO



1. INSTALAÇÃO

 
 
⚠ Avisos:

- 1. A instalação deve ser executada por um técnico qualificado e de acordo com as normas vigentes.
- 2. Para evitar qualquer falha de funcionamento no circuito evite amassar ou prensar os cabos.
- 3. Mantenha a porta aberta até terminar a instalação e trave a função de teste.
- 4. Verifique se a abertura da fechadura por senha, por cartão de acesso e pela chave mecânica estão funcionando corretamente (na instalação inicial qualquer cartão de acesso ou senha de 4 dígitos estão habilitados a destravar a fechadura).
- 5. Se alguma das funções acima não funcionar adequadamente, verifique se os cabos estão bem conectados ou se houve alguma operação imprópria durante a instalação. Utilize os diagramas deste manual para realizar a instalação.



2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	FECHADURA DE SOBREPOR STANDALONE WHOME
Alimentação	6 Vcc (4 pilhas 1.5 V tipo AA)
Alimentação de emergência	5 Vcc
Corrente em stand by	≤ 50 µA
Corrente de operação	≤ 200 mA
Teclado	12 dígitos, sensível ao toque
Tamanho da senha numérica	4-10 dígitos
Senhas de administrador	9
Total de senhas	300 (numéricas + tags de acesso)
Temp. Operação	-25 a 50 °C
Dimensões painel frontal	179 x 72 x 20 mm
Dimensões painel traseiro	Fixo: 30 x 126 x 38 mm Móvel: 167 x 89 x 38 mm
Garantia	1 ano

3. CONTEÚDO DA EMBALAGEM

a  1 Peça Painel Frontal	b  1 Peça Painel Traseiro	c  1 Peça 1.5mm	d  2 Peças 2.5mm	e  2 Peças 3.5mm	f  1 Peça Botante Fechadura	g  2 Peças Cartão de Acesso	
h  2 Peças M4x30	i  2 Peças M4M5x30	j  2 Peças M4x40	k  2 Peças M4M5x40	l  4 Peças ST4x14	m  4 Peças ST4x35	n  1 Peça Cilindro	p  2 Peças Chave
25-35mm		35-50mm					

4. PARTES DA FECHADURA

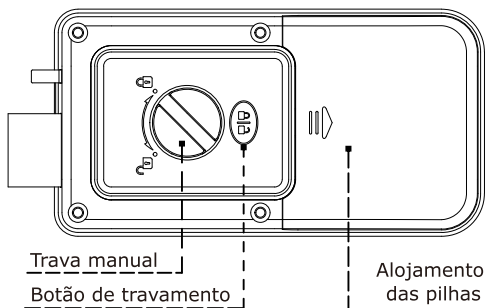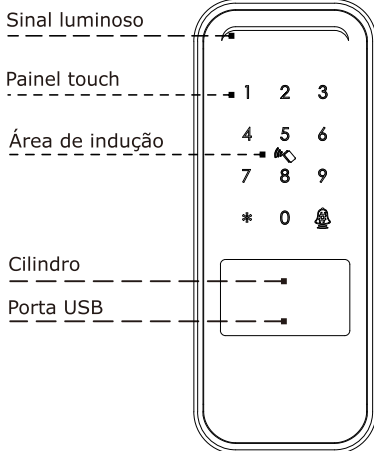


Abriu e fechar a fechadura:

- Entre com a senha numérica e confirme com o botão "#" ou aproxime o cartão de acesso.
- Ao fechar a porta a fechadura irá travar automaticamente após alguns segundos. Você também pode travar a porta segurando o botão "*" por 3 segundos.
- Painel traseiro: Pressione o botão de travamento para travar/destravar a fechadura ou gire o botão de trava manual.


5. REINICIALIZAÇÃO PARA O ESTADO DE FÁBRICA


Existe um botão de reset no painel traseiro, dentro do alojamento das pilhas, conforme a figura abaixo. Para voltar ao estado de fábrica basta pressionar esse botão por 6 segundos até ouvir um bip. A senha padrão de fábrica é **123456#**.

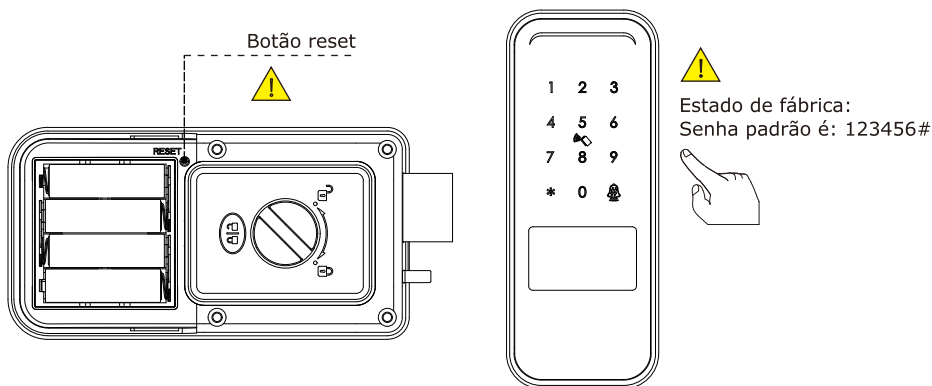

6. PREPARAÇÃO PARA INSTALAÇÃO


Desenhe uma linha central horizontal no interior e no exterior da porta a uma distância de um metro do chão. Dobre o garabito de furo, alinhe a linha central da maçaneta com a linha central horizontal e, em seguida, desenhe as linhas dos furos na frente e nas laterais.

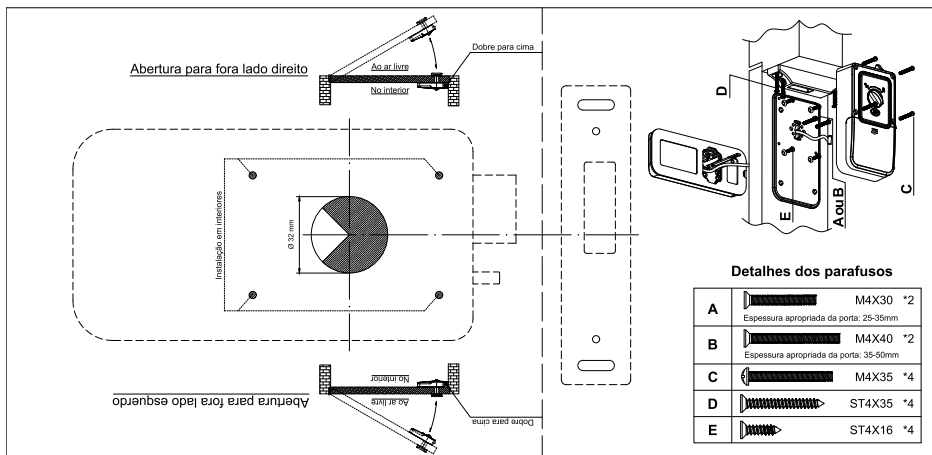

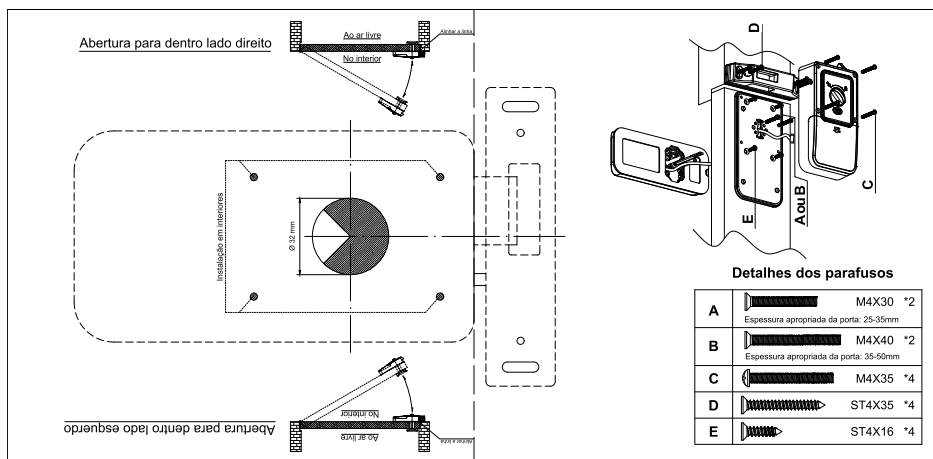

7. PASSOS PARA INSTALAÇÃO

7.1. Monte o painel frontal alinhando a posição do furo com o template de furação e fixe o suporte com os 4 parafusos ST4x14 marcados como ❶ no conteúdo da embalagem. Corte o pino do cilindro de acordo com a espessura da porta.


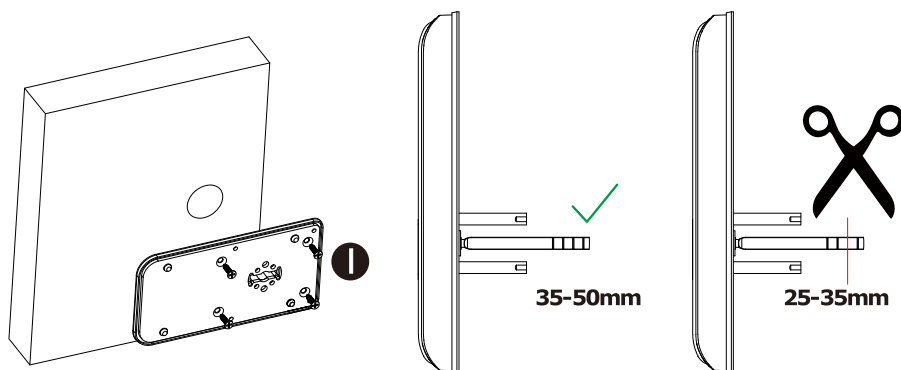


Verifique a espessura da porta e corte o pino caso a porta tenha 25-35mm de espessura

7.2. Meça a distância do furo central da porta em que irá instalar a fechadura. A fechadura tem três ajustes de posicionamento em relação à borda da porta, conforme os diagramas abaixo:


7.2.1 Retire os parafusos da cobertura do cilindro

7.2.2 Movimente o cilindro para a posição desejada e aperte os parafusos

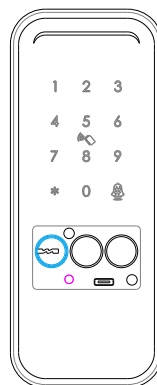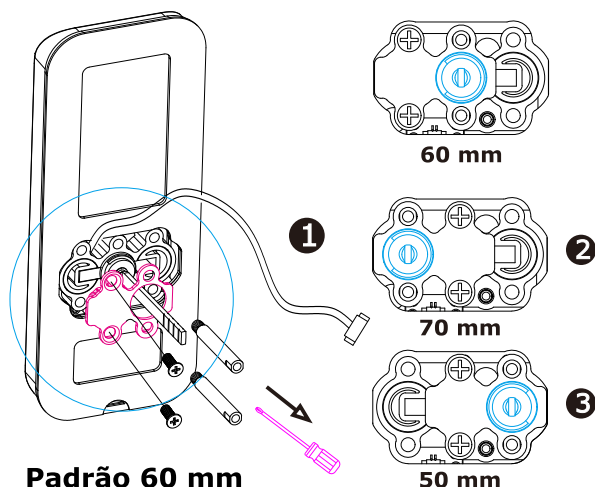


7.2.3 A imagem acima mostra o posicionamento de 50 mm visto no painel frontal


7.3. Monte o painel frontal e o painel traseiro conforme os diagramas a seguir:

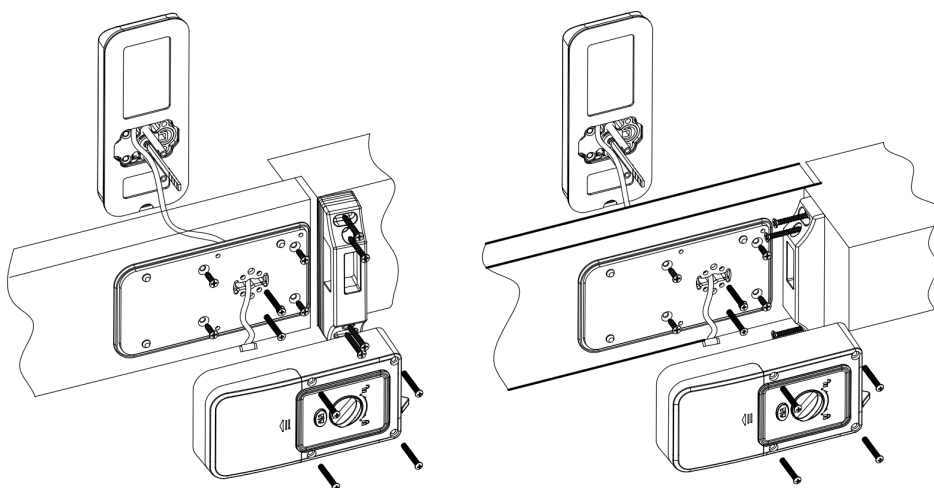

7.4. Coloque as 4 pilhas AA no painel traseiro conforme a figura abaixo:

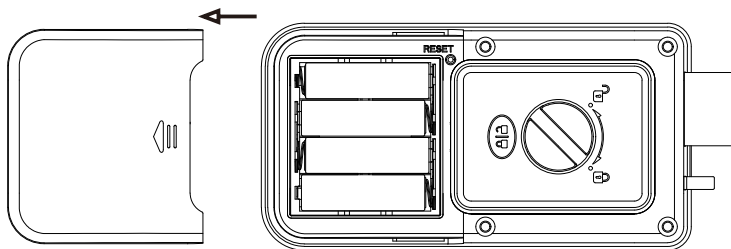

7.5. Teste a fechadura:

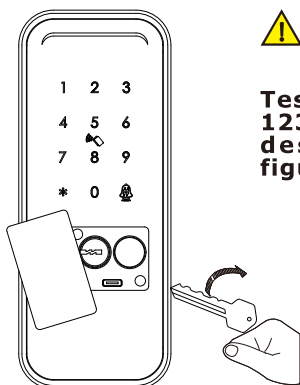

Teste a fechadura com a senha padrão: 123456# ou use a chave mecânica para destrancar a fechadura conforme a figura ao lado

8. FUNÇÕES E OPERAÇÃO

8.1. Informações de administrador: essas funções estão referenciadas às senhas numéricas e tags de acesso, exclusivamente para os administradores.

8.2. Informações de destravamento da fechadura: essas funções estão referenciadas às senhas numéricas e tags de acesso, incluindo administradores e usuários.

8.3. Tecla "*": tecla para excluir/voltar. Toque em "*" para excluir a senha digitada. Três toques consecutivos irão limpar toda a informação digitada.

8.4. Tecla "#": tecla para confirmar/entrar no menu.

8.5. A senha inicial de fábrica é 123456#. Qualquer tag de acesso ou senha numérica de 4 dígitos podem destravar a fechadura no modo inicial de fábrica.

8.6. Após registrar a senha de administrador, qualquer senha (tag ou numérica) não registrada irá falhar para destravar a fechadura.

8.7. Menu de configuração da fechadura:

8.7.1. No estado inicial, toque em "*" e depois em "#".

8.7.2. A fechadura irá solicitar a senha de administrador (123456#).

8.7.3. Ao finalizar a operação, clique em: "1" para adicionar administrador, "2" para adicionar usuário, "3" para excluir usuário, "4" para configuração de volume e "5" para configurações de trava.

9. Adicionar senha de administrador:

9.1. Toque em "*" e depois em "#", entre com a senha de administrador e toque em "1".

9.2. Para adicionar um senha numérica (de 4 a 8 dígitos) será necessário confirmar a senha 2 vezes; Tags de acesso só precisam ser gravadas uma única vez.

9.3. Após gravar a confirmação da senha, o processo irá se repetir para adicionar outra senha de administrador. Para cancelar o processo de adição, toque em "*".

10. Adicionar usuário

10.1. Toque em "*" e depois em "#", entre com a senha de administrador e toque em "2".

10.2. Para adicionar um senha numérica (de 4 a 8 dígitos) será necessário confirmar a senha 2 vezes; Tags de acesso só precisam ser gravadas uma única vez.

10.3. O processo irá se repetir para adicionar outro usuário. Para cancelar o processo de adição de usuários, toque em "*".

11. Deletar Usuários

11.1. Toque em "*" e depois em "#", entre com a senha de administrador e toque em "3".

11.2. Aperte: "1" para excluir todas as senhas numéricas de usuário, "2" para excluir todas as tag de acesso de usuário, "3" para excluir todas as senhas de usuário.

11.3. Toque em "*" para sair do menu.

12. Configurações de som:

12.1. Toque em "*" e depois em "#", entre com a senha de administrador e toque em "4".

12.2. Aperte: "2" para aumentar o volume e "8" para abaixar o volume.

12.3. Toque em "*" para sair do menu.

13. Configuração de trava automática

13.1. Toque em "*" e depois em "#", entre com a senha de administrador e toque em "5".

13.2. Aperte: "4" para desabilitar trava automática, "6" para abilitar trava automática.

14. Gravação das tags:

14.1. Toque em "*" e depois em "#", entre com a senha de administrador e toque em "2".

14.2. Aperte: "1" para adicionar usuário e aproxime sua tag da tela para ser feita a gravação.

15. GARANTIA

Este produto é garantido contra defeitos de fabricação pelo período de 12 meses, contados a partir da data da nota fiscal de venda ao consumidor. Para que a garantia tenha validade é imprescindível apresentação da nota fiscal de compra do produto. Esta garantia é válida em todo território nacional desde que o produto tenha sido utilizado corretamente e de acordo com as recomendações contidas neste guia. A garantia não cobre danos causados por instalações indevidas bem como perturbações da natureza.

16. SUPORTE TÉCNICO

Este produto não deve ser descartado no lixo doméstico comum.

Equipamentos eletroeletrônicos contêm componentes e substâncias que podem causar impactos ambientais e à saúde quando descartados incorretamente.

Ao final de sua vida útil, encaminhe este produto para:

- Pontos de coleta específicos para resíduos eletroeletrônicos;
- Ecopontos municipais ou locais autorizados pelo órgão ambiental.

O descarte adequado contribui para a preservação do meio ambiente e para a reciclagem de materiais.

17. SUPORTE TÉCNICO

Tel: 0800 701 0701 | Whatsapp: (47) 99646-4800

WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMAÇÃO LTDA.
CNPJ: 14.309.992/0002-29
R. Rosa Orsi Dalçóquio, 100
Itajaí - SC, CEP 88311-720

Para mais informações, consulte a página
www.weg.net/weghome ou
acesse através do QR code:

