

FECHADURA WI-FI DE SOBREPOR WEG HOME

MANUAL DE INSTALAÇÃO



Baixe o aplicativo para smartphone:



1. INSTALAÇÃO

 













 
Avisos:

1. A instalação deve ser executada por um técnico qualificado e de acordo com as normas vigentes.
2. Para evitar qualquer falha de funcionamento no circuito evite amassar ou prensar os cabos.
3. Mantenha a porta aberta até terminar a instalação e trave a função de teste.
4. Verifique se a abertura da fechadura por leitor biométrico, por senha, por cartão de acesso e pela chave mecânica estão funcionando corretamente (na instalação inicial qualquer digital, cartão de acesso ou senha de 4 dígitos estão habilitados a destravar a fechadura)
5. Se alguma das funções acima não funcionar adequadamente, verifique se os cabos estão bem conectados ou se houve alguma operação imprópria durante a instalação. Utilize os diagramas deste manual para realizar a instalação.



2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	FECHADURA WI-FI DE SOBREPOR WEG HOME
Alimentação	6 Vcc (4 pilhas 1.5 V tipo AA)
Alimentação de emergência	5 Vcc
Corrente em stand by	$\leq 50 \mu\text{A}$
Corrente de operação	$\leq 200 \text{ mA}$
Teclado	12 dígitos, sensível ao toque
Tamanho da senha numérica	4-10 dígitos
Senha virtual	32 dígitos
Senhas de administrador	9
Senhas biométricas	100
Total de senhas	300 (biométricas + numéricas + tags de acesso)
Temp. Operação	-25 a 50 °C
Conexão Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz
Dimensões painel frontal	179 x 72 x 20 mm
Dimensões painel traseiro	Fixo: 30 x 126 x 38 mm Móvel: 167 x 89 x 38 mm
Garantia	1 ano

3. CONTEÚDO DA EMBALAGEM

 1 Peça Painel Frontal	 1 Peça Painel Traseiro	 1 Peça 1.5mm	 2 Peças 2.5mm	 2 Peças 3.5mm	 1 Peça Batente Fechadura	 2 Peças Cartão de Acesso	
 2 Peças M4x30 25-35mm	 2 Peças M4M5x30 25-35mm	 2 Peças M4x40 35-50mm	 2 Peças M4M5x40 35-50mm	 4 Peças ST4x14	 4 Peças ST4x35	 1 Peça Cilindro	 2 Peças Chave

4. PARTES DA FECHADURA

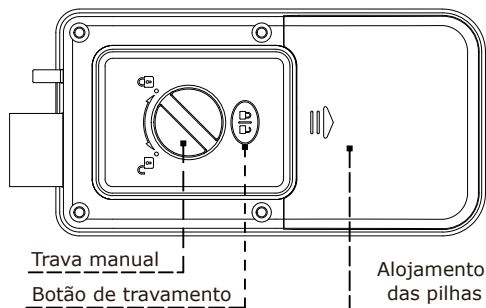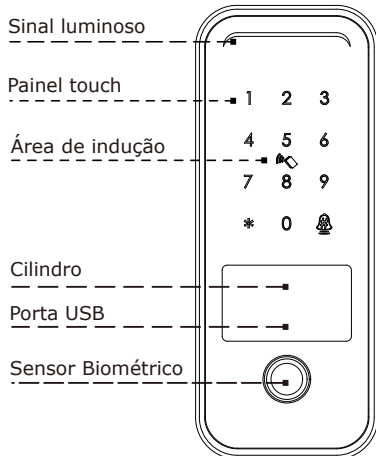


Abriu e fechar a fechadura:

- Entre com a senha numérica e confirme com o botão "#" ou aproxime o cartão de acesso.
- Ao fechar a porta a fechadura irá travar automaticamente após alguns segundos. Você também pode travar a porta segurando o botão "*" por 3 segundos.
- Painel traseiro: Pressione o botão de travamento para travar/destravar a fechadura ou gire o botão de trava manual.


5. REINICIALIZAÇÃO PARA O ESTADO DE FÁBRICA


Existe um botão de reset no painel traseiro, dentro do alojamento das pilhas, conforme a figura abaixo. Para voltar ao estado de fábrica basta pressionar esse botão por 6 segundos até ouvir a mensagem "Inicialização bem sucedida". A senha padrão de fábrica é **123456#**.

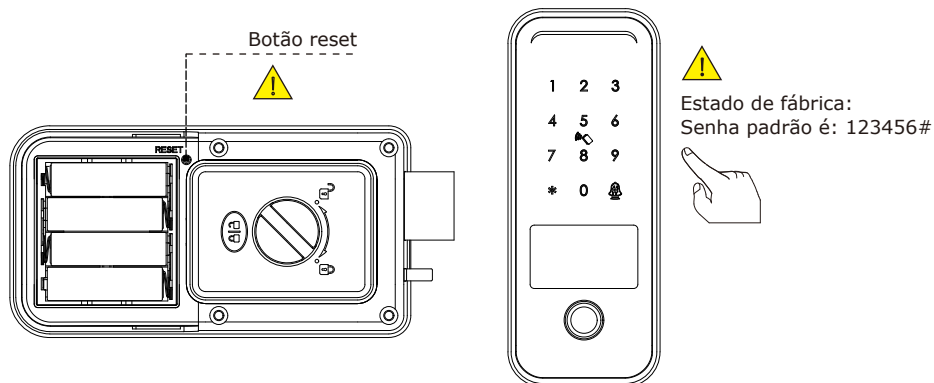

6. PREPARAÇÃO PARA INSTALAÇÃO


Desenhe uma linha central horizontal no interior e no exterior da porta a uma distância de um metro do chão. Dobre o garabito de furo, alinhe a linha central da maçaneta com a linha central horizontal e, em seguida, desenhe as linhas dos furos na frente e nas laterais.

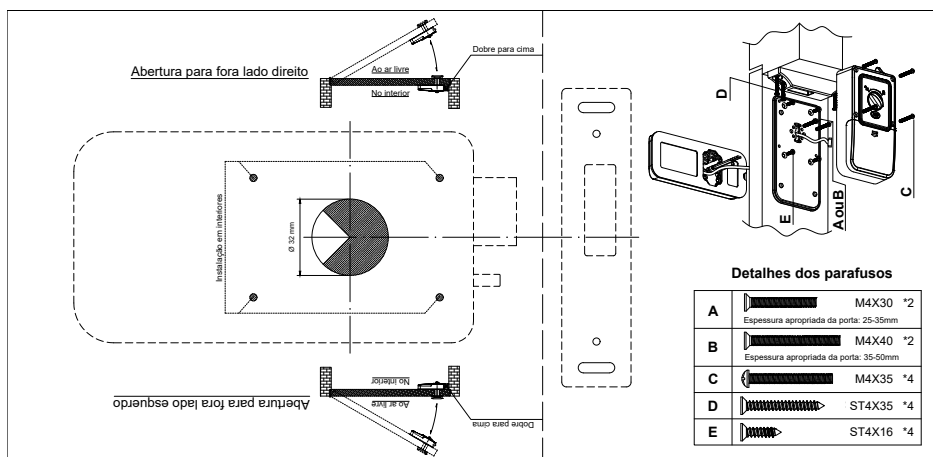

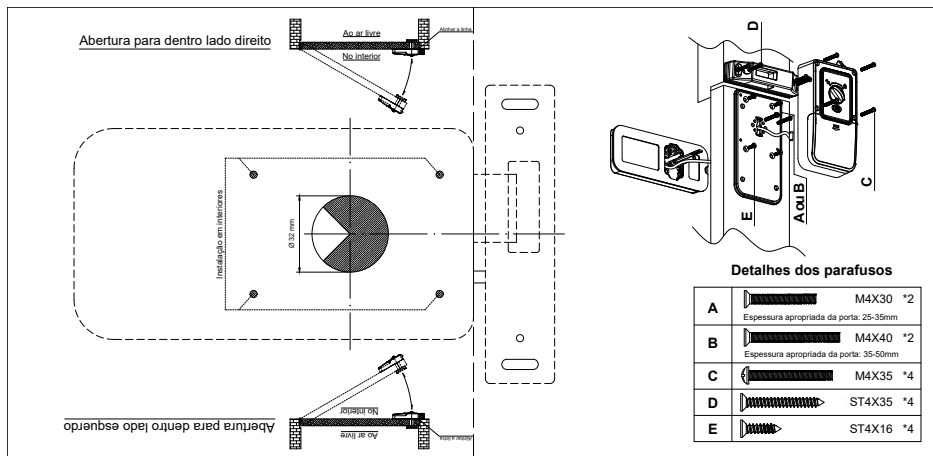

7. PASSOS PARA INSTALAÇÃO

7.1. Monte o painel frontal alinhando a posição do furo com o template de furação e fixe o suporte com os 4 parafusos St4x14 marcados como ❶ no conteúdo da embalagem. Corte o pino do cilindro de acordo com a espessura da porta.

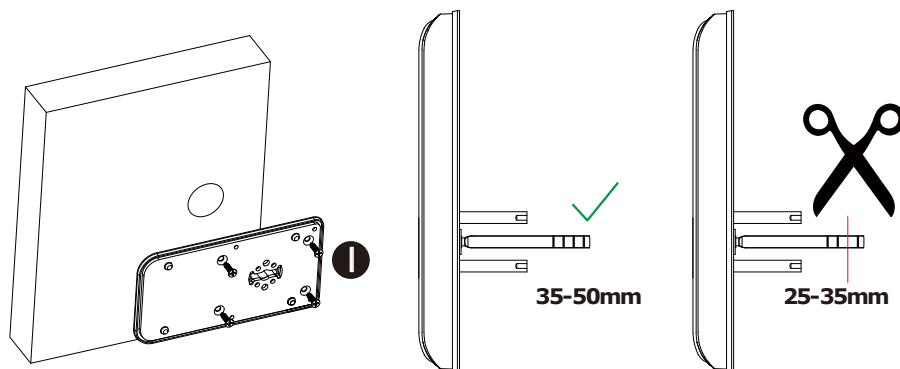


Verifique a espessura da porta e corte o pino caso a porta tenha 25-35mm de espessura

7.2. Meça a distância do furo central da porta em que irá instalar a fechadura. A fechadura tem três ajustes de posicionamento em relação à borda da porta, conforme os diagramas abaixo:


7.2.1 Retire os parafusos da cobertura do cilindro

7.2.2 Movimento o cilindro para a posição desejada e aperte os parafusos

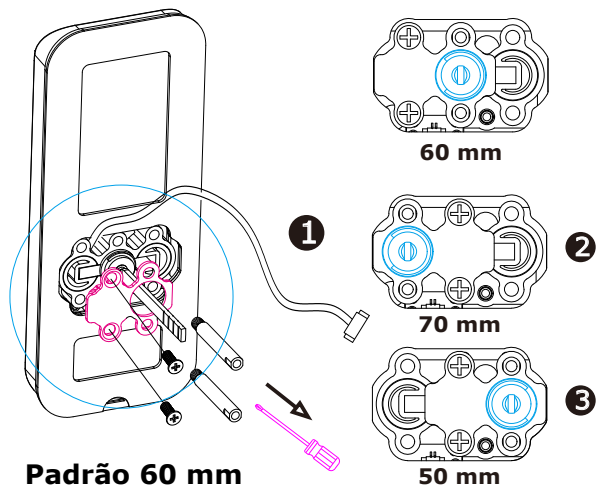


Padrão 60 mm


7.2.3 A imagem acima mostra o posicionamento de 50 mm visto no painel frontal

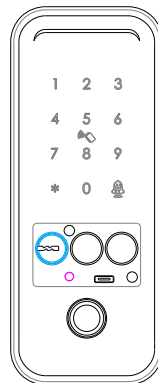


7.3. Monte o painel frontal e o painel traseiro conforme os diagramas a seguir:

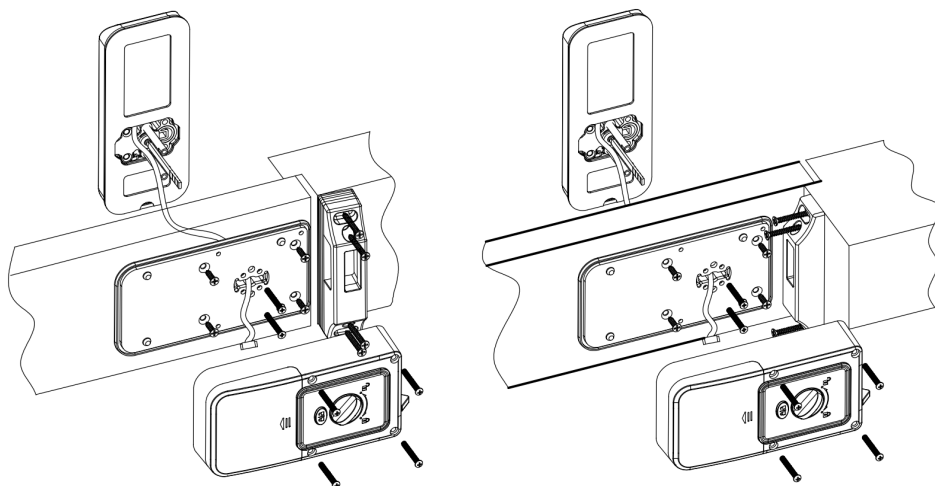

7.4. Coloque as 4 pilhas AA no painel traseiro conforme a figura abaixo:

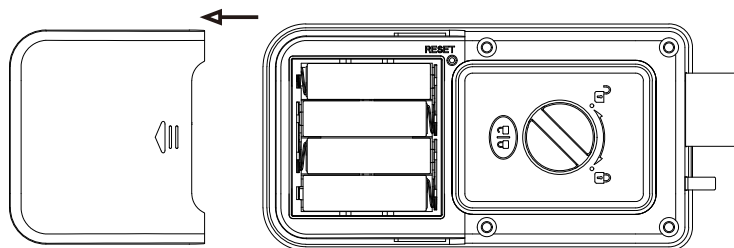

7.5. Teste a fechadura:

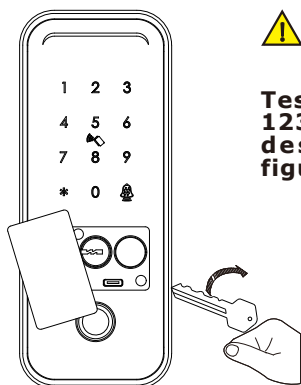

Teste a fechadura com a senha padrão: 123456# ou use a chave mecânica para destrancar a fechadura conforme a figura ao lado

8. FUNÇÕES E OPERAÇÃO

1. Informações de administrador: essas funções estão referenciadas às senhas biométricas, numéricas e tags de acesso, exclusivamente para os administradores.
2. Informações de destravamento da fechadura: essas funções estão referenciadas às senhas biométricas, numéricas e tags de acesso, incluindo administradores e usuários.
3. Tecla "*": tecla para excluir/voltar. Toque em "*" para excluir a senha digitada. Três toques consecutivos irão limpar toda a informação digitada.
4. Tecla "#": tecla para confirmar/entrar no menu.
5. A senha inicial de fábrica é **123456#**. Qualquer senha biométrica, tag de acesso ou senha numérica de 4 dígitos podem destravar a fechadura no modo inicial de fábrica.
6. Após registrar a senha de administrador, qualquer senha (biométrica, tag ou numérica) não registrada irá falhar para destravar a fechadura.

7. Menu de configuração da fechadura:

- 7.1. No estado inicial, toque em "*" e depois em "#".
- 7.2. A fechadura irá solicitar a senha de administrador (123456#).
- 7.3. Ao finalizar a operação, uma mensagem sonora irá solicitar: "1" para configuração de administrador, "2" para configuração de usuário, "3" para configurações do sistema e "4" para configurações de restauração.

8. Adicionar senha de administrador:

- 8.1. Toque em "*" e depois em "#", entre com a senha de administrador e toque em "1".
- 8.2. Uma mensagem sonora irá solicitar: "1" para configurações de administrador e "2" para configurações de usuário.
- 8.3. Toque em "1" para adicionar um administrador. Para adicionar uma senha biométrica, será necessário encostar a digital no leitor biométrico e repetir o processo por 4 vezes para confirmar; Para adicionar um senha numérica (de 4 a 8 dígitos) será necessário confirmar a senha 2 vezes; Tags de acesso só precisam ser gravadas uma única vez.
- 8.4. Após gravar a confirmação da senha, o processo irá se repetir para adicionar outra senha de administrador. Para cancelar o processo de adição, toque em "*".

9. Excluir senha de usuário:

- 9.1. Toque em "*" e depois em "#", entre com a senha de administrador e toque em "2".
- 9.2. Uma mensagem sonora irá solicitar: "1" para adicionar usuário e "2" para excluir usuário.
- 9.3. Toque em "2" para excluir usuário.

9.4. Uma mensagem sonora irá solicitar: "1" para excluir número (por exemplo: 010# irá excluir o usuário 010) ou "2" para excluir todos os usuários.

9.5. O processo irá se repetir para excluir outro usuário. Para cancelar o processo de exclusão de usuários, toque em "*".

10. Configuração do método de desbloqueio:

10.1. Toque em "*" e depois em "#", entre com a senha de administrador e toque em "3".

10.2. Uma mensagem sonora irá solicitar: "1" para configurações de som, "2" para métodos de desbloqueio, "3" para configurações de idioma e "4" para configuração de data e hora.

10.3. Toque em "2" para alterar o método de desbloqueio.

10.4. Toque em "1" para modo único, "2" para modo de combinação, "3" para ativar modo acesso livre, "4" cancelar modo acesso livre. No modo de combinação, dois métodos de senha são solicitados para abertura da fechadura (por exemplo, senha biométrica e senha numérica).

10.5. Toque em "*" para sair do menu.

11. Configurações de som:

11.1. Toque em "*" e depois em "#", entre com a senha de administrador e toque em "3".

11.2. Uma mensagem sonora irá solicitar: "1" para configurações de som, "2" para métodos de desbloqueio, "3" para configurações de idioma e "4" para configuração de data e hora.

11.3. Toque em "1" para alterar a configuração de som.

11.4. Toque em "1" para ativar alto-falante e "2" para desativar alto-falante.

11.5. Toque em "*" para sair do menu.

12. Configuração de data e hora:

12.1. Toque em "*" e depois em "#", entre com a senha de administrador e toque em "3".

12.2. Uma mensagem sonora irá solicitar: "1" para configurações de som, "2" para métodos de desbloqueio, "3" para configurações de idioma e "4" para configuração de data e hora.

12.3. Toque em "4" para configuração de data e hora.

12.4. A fechadura irá reportar a data e hora atuais.

12.5. Para modificar a hora utilize o formato AAMMDDHHMM (A-ano, M-mês, D-dia, H-hora, M-minuto).

13. Configurações de restauração:

13.1. Toque em "*" e depois em "#", entre com a senha de administrador e toque em "4".

13.2. Entre novamente com a senha. A fechadura emitirá uma confirmação sonora informando que a fechadura foi restaurada com sucesso.

14. Gravação das tags:

14.1. Toque em "*" e depois em "#", entre com a senha de administrador e toque em "2".

14.2. Uma mensagem sonora irá solicitar: "1" para adicionar usuário e "2" para excluir usuário.

14.3. Toque em "1" para adicionar usuário e aproxime da tag do painel da fechadura para realizar a gravação.

15. Pareamento com o app WEG Home:

15.1. Garanta que o módulo esteja energizado e que o seu smartphone esteja conectado à uma rede Wi-Fi 2.4 GHz.

15.2. Vá até a loja de aplicativos compatível com o seu smartphone (Google Play para dispositivos com Android e App Store para dispositivos com iOS). Procure por WEG Home e baixe o aplicativo.

15.3. Caso ainda não tenha uma conta criada, toque em "Criar uma conta agora" e siga o passo a passo. Caso já tenha uma conta, toque em "Entrar" e insira as informações da conta.

15.4. Abra a aba "Minha Página" no app WEG Home e pressione o botão "+" no canto superior direito da página.

15.5. Escolha "Fechadura Wi-Fi de Sobrepor".

15.6. O app irá solicitar as informações do nome da rede Wi-Fi e senha. A senha ou o nome da rede não podem conter os caracteres especiais: -!@#\$\$%^&*().

15.7. Toque em "*" e depois em "#", entre com a senha de administrador e toque em "1" para configuração de administrador. Depois toque em "3" para configurar o Wi-Fi. Por fim toque em "2" para iniciar o Modo EZ.

15.8. Siga as instruções do app até completar o pareamento com o dispositivo.

16. Outras informações importantes:

16.1. Ao entrar 5 vezes consecutivas com uma senha incorreta irá ocasionar travamento do teclado por 30 segundos. Durante estes 30 segundos, a fechadura não responderá a qualquer operação.

16.2. A fechadura possui função anti-espionagem: você pode incluir dígitos antes ou depois da senha (não mais de 16 dígitos) e finalizar com a tecla "#".

16.3. A fechadura dará uma mensagem de alerta toda vez que receber uma operação de abertura e a tensão das baterias estiver abaixo de 4,8 V. Ao receber esse alerta, troque as baterias o mais breve possível.

16.4. Operação de reset: abra a tampa do painel traseiro e localize o botão de reset. Pressione o botão reset por 6 segundos (os números 654321 irão aparecer sucessivamente no painel da fechadura). A primeira senha é 123456.

16.5. Para solicitar abertura remota da fechadura, o usuário deve tocar em "9" e depois em "#" no teclado da fechadura. Uma solicitação de abertura remota será enviada para o app do administrador.

9. CERTIFICAÇÃO ANATEL



Incorpora produto homologado pela Anatel sob número
04004-20-11765.

10. GARANTIA

Este produto é garantido contra defeitos de fabricação pelo período de 12 meses, contados a partir da data da nota fiscal de venda ao consumidor. Para que a garantia tenha validade é imprescindível apresentação da nota fiscal de compra do produto. Esta garantia é válida em todo território nacional desde que o produto tenha sido utilizado corretamente e de acordo com as recomendações contidas neste guia. A garantia não cobre danos causados por instalações indevidas bem como perturbações da natureza.

11. SUPORTE TÉCNICO

Tel: 0800 701 0701

Para mais informações,
consulte a página
www.weg.net/weghome
ou acesse através do QR code:



WEG Automação S.A.
Rua Venâncio da Silva Porto, 399
Jaraguá do Sul - SC
CEP 89252-230
CNPJ: 07.175.725/0012-12
Indústria Brasileira