

CÂMERA WCAM IP-H022-D31



Principais Características

Câmeras IP
Câmeras Analógicas
Gravadores
HDs
Switch
Complementos

1080
FULL HD

Imagens de **alta nitidez** com resolução de 2MP 1080p Full HD



Sensor CMOS 1/2.8"
Progressivo

PoE

Suporte para a tecnologia **PoE**



Grau de **proteção IP66**
Resistente à poeira e à chuva



Benefícios

A **linha WCAM** é uma solução completa, que leva a confiabilidade da marca WEG para cuidar do que é mais importante para você, contando com **câmeras analógicas, câmeras IP, gravadores DVRs e NVRs e HDs** de última geração para a gravação de vídeo. Conte com a **segurança** de ter a sua residência, condomínio, comércio ou indústria, **monitorados 24 horas por dia, 7 dias por semana**. Além de poder contar com um sistema robusto e confiável de gravação, com o aplicativo WCAM você acompanha tudo o que está acontecendo em tempo real, diretamente em seu smartphone.



A tecnologia **Night Color** possibilita a captura de imagens coloridas em alta definição, mesmo em ambientes onde há pouca iluminação, identificando rostos, objetos e movimentos com precisão.

WCAM

www.weg.net/wcam



Especificações técnicas

Código WEG - 16994356

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Sensor de imagem | 1/2.8" Progressivo CMOS |
| Pixels efetivos | 1920 (H) x 1080 (V) |
| Linhas horizontais | 1920 (H) |
| Resolução | FHD: 2MP – 1080p |
| Lente | 2,8 mm |
| Quantidade de LEDs | 2 |
| Relação sinal/ruído | >55 dB |
| Sensibilidade | 0.01 Lux (F1.6, AGC ON) |
| Obturador Eletrônico | Automático/Manual (1/5 ~ 1/20000 s) |
| Dia e Noite | Automático/Preto e Branco/Colorido |

Lente

| | | | | |
|----------------------------|----------|----------|------------|-------------|
| Distância focal | 2,8 mm | | | |
| Abertura máxima | F2.0 | | | |
| Ângulo de visão horizontal | 102,08° | | | |
| Ângulo de visão vertical | 54.57° | | | |
| Tipo de lente | Fixa | | | |
| Alcance iluminação LED | 30 m | | | |
| D.O.R.I | Detectar | Observar | Reconhecer | Identificar |
| | 33 m | 13,2 m | 6,6 m | 3,3 m |

Rede

| | |
|------------------------|---|
| Interface | RJ45 (10/100BASE-T) |
| Protocolos | IPv4, RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, ICMP, IGMP, NTP, SMTP, 802.1x, SNMP, HTTP/HTTPS, PPPOE |
| ONVIF | Perfil S |
| Navegador | Chrome, Firefox e Microsoft Edge |
| Quantidade de usuários | Máximo 4 |
| Acesso via smartphone | App WCAM, disponível nas plataformas Android e IOS |



Características Complementares

Código WEG - 16994356

| | |
|---|--|
| Controle Automático de Ganho (AGC) | ON |
| Compensação de Luz de Fundo (BLC) | Suporte / Ajustável |
| Compensação de Luz de Frente (HLC) | Suporte / Ajustável |
| Balanço do Branco (AWB) | Suporte / Ajustável |
| Compensação de neblina (Defog) | Suporte / Ajustável |
| Digital Wide Dynamic Range (DWDR) | Suporte / Ajustável |
| Modo de imagem | Interno / Externo |
| Ajuste de imagem | Nitidez / Brilho / Contraste / Saturação / 2D/3D DNR |
| Função espelho | Rotação Horizontal e Vertical |
| Máscara de privacidade | Até 4 áreas |
| Redução Digital de Ruído | 2D/3D DNR - Ajustáveis |
| Microfone | Unidirecional |

Vídeo / Conexões

| | |
|------------------------------|--|
| Quantidade de streams | 2 |
| Compressão de vídeo | H.265/H.264 |
| Controle de bit rate | CBR/VBR - Stream principal: 512 kbps ~ 4096 kbps |
| Dados/PoE | RJ45 – IEEE 802.3af |
| Alimentação | Conector P4 fêmea ou PoE |

Características elétricas

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Tensão | 12 Vdc |
| Range de tensão | 15% (10,2 ~13,8Vdc) |
| Consumo máximo de potência | 4,5 W (12 Vdc, IR ON) |
| Consumo máximo de corrente | 375 mA |
| Botão de reset | Suporte |



CÂMERA WCAM IP-H022-D31

Características Ambientais

Código WEG - 16994356

Temperatura de operação -25 °C ~55 °C

Umidade relativa de operação <90% RH

Características mecânicas

Dimensões (L x A x P) (mm) 110 x 97 x 110

Peso 450 g


Cor case Branco

Tipo case / material Dome/Híbrido – domo metálico e gabinete em plástico

Grau de proteção IP66

Local de instalação Interno/Externo

Dimensões (mm)

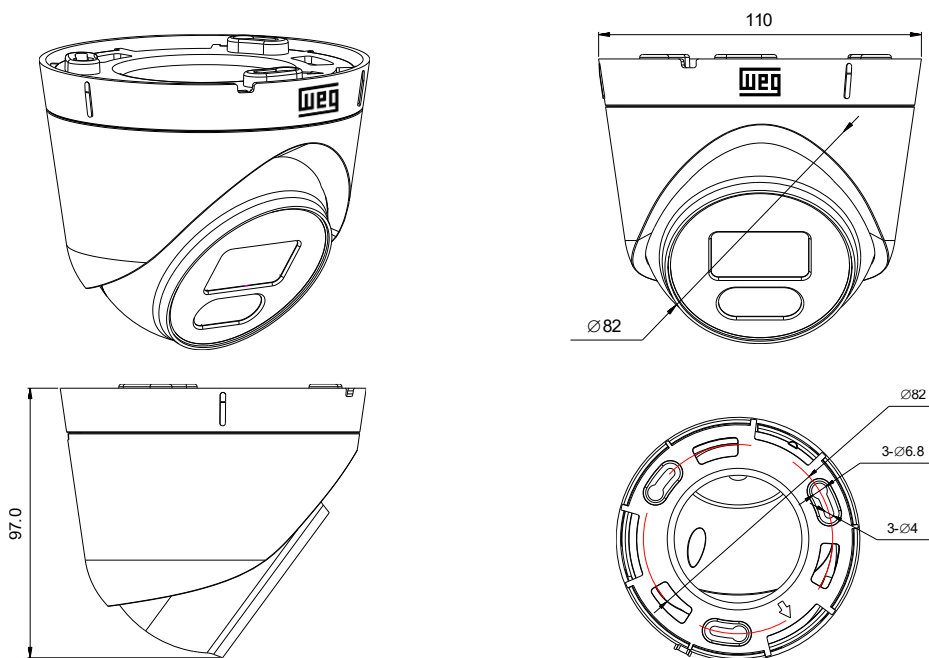

Suporte técnico via telefone: 0800 701 0701



Site
Institucional



Fale
Conosco



Onde
Comprar

WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A. - AUTOMAÇÃO
Rua Venâncio da Silva Porto, 399 - Jaraguá do Sul/SC - CEP: 89252-230
CNPJ: 07.175.725/0012-12 | Site: www.weg.net | E-mail: automacao@weg.net



Aplicativo WCAM

Com o aplicativo WCAM
você está no controle!
Acompanhe todo o seu
sistema de segurança, em
tempo real e de onde
você estiver.

