




SENSOR DE PRESENÇA

MANUAL DE INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO

1. DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO

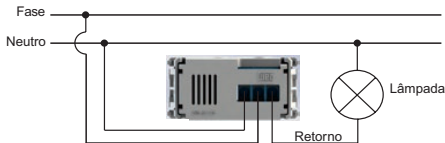

ATENÇÃO

A INVERSÃO DOS FIOS CAUSARÁ DANOS AO PRODUTO

2. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- Tensão de entrada: 127 / 220 Vca (bivolt automático)
- Frequência: 50 / 60 Hz
- Potência máxima: 600 W ~ 127 V / 1100 W ~ 220 V
- Alcance máximo: 3 metros
- Ajuste de temporização: de 20 segundos até 6 minutos*
- Permite ajuste da sensibilidade da detecção de movimento
- Permite ajuste de sensibilidade da fotocélula (luminosidade)
- Altura máxima de instalação: 1,5 metros
- Ângulo de alcance aproximado: 110° Horizontal / 70° Vertical
- Cabo máximo: 2,5 mm²
- Peso: 24 g

 
* Podem ocorrer pequenas variações no tempo médio

3. PADRÕES DE FÁBRICA

- Tempo de acionamento: aproximadamente 3 minutos
- Ajuste de sensibilidade: médio
- Fotocélula desligada (funciona dia e noite)

4. INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

- Antes de efetuar a instalação, desligue a instalação elétrica para prevenir acidentes;
- Realize o ajuste dos potenciômetros de temporização, sensibilidade e luminosidade utilizando uma chave de fenda.



1	Ajuste de sensibilidade da fotocélula (dia / noite) Sentido anti-horário: ativa modo somente noite
2	Ajuste de sensibilidade (alcance) Sentido horário: mais sensível
3	Ajuste de tempo Sentido horário: maior tempo ligado

5. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Ao energizar o sensor de presença pela primeira vez, ele entrará em processo de estabilização. O tempo de inicialização tem a duração aproximada de 40 segundos. Durante este período o relé estará ativo e o LED indicador permanecerá aceso. Após a inicialização, o LED indicador será desligado e o sensor entrará em seu ciclo normal de funcionamento. LED aceso, sensor acionado.
- Para utilização com lâmpadas compactas e fluorescentes, recomenda-se um tempo de ativação superior a 5 minutos. (A alta incidência de acionamentos pode comprometer a vida útil da lâmpada)
- Não é recomendável instalar o sensor próximo a lâmpadas e reatores
- Uso exclusivo interno, não resiste à umidade
- Por ser um equipamento eletrônico, não pode ser descartado em lixo comum

6. GARANTIA

Este produto é garantido contra defeitos de fabricação pelo período de 12 meses, contados a partir da data da nota fiscal de venda ao consumidor. A garantia não cobre danos causados por instalações indevidas bem como perturbações da natureza.



7. ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Tel: 0800 701 0701

